
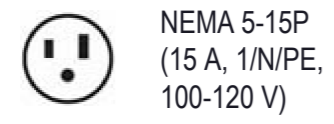


Disclosure and photocopying of this document, exploitation and communication of its contents are not permitted, unless permission is expressly granted. All rights are reserved.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwendung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugelassen. Alle Rechte vorbehalten.

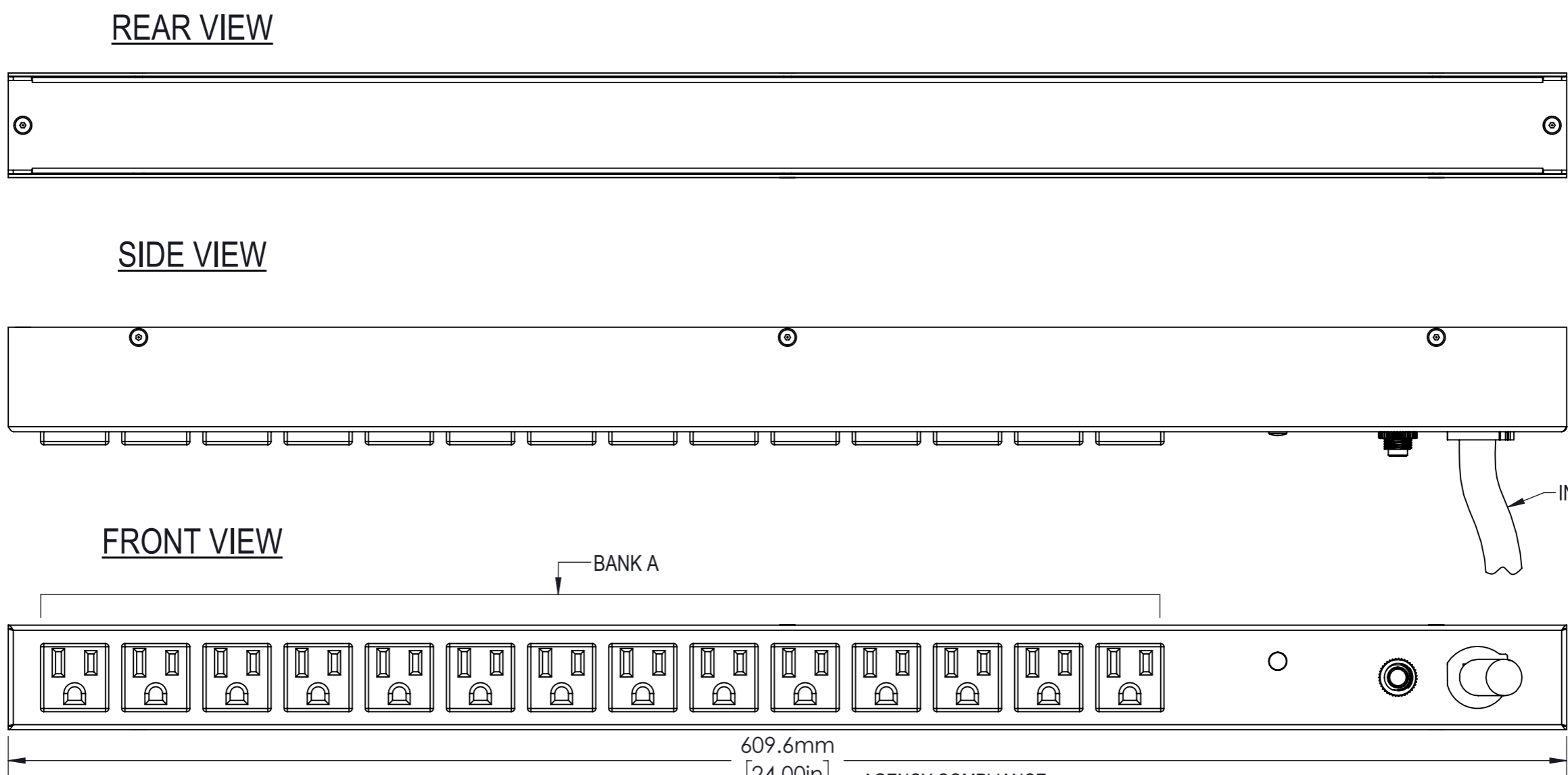

AGENCY COMPLIANCE:
UL & c-UL Listed 60950
RoHS Compliant

ENVIRONMENTAL RATING:
Continuous Operating Temperature Range: 10-45C / 50-113F

NOTES
UNIT DIMENSIONS: 24.00in x 1.61in x 1.61in / 610mm x 41mm x 41mm
SHIPPED WEIGHT: 5lbs (2.27kg)
SHIPPING DIMENSIONS: 41in x 5in x 3in / 1042mm x 115mm x 64mm
Plastic Mounting Clips : 1 - Bottom; 1 - Top

OUTPUT POWER

BANK	PHASE	RECEPTACLE TYPE (QUANTITY)	VOLTAGE (V)	MAX. CONTINUOUS AMPS (A)	
				PER RECEPTACLE	PER BANK
A	L1-L2	14xNEMA 5-15R	100-120	12	12

INPUT POWER

INPUT CORD	INPUT PLUG	WIRE COUNT	FREQUENCY (Hz)	VOLTAGE (V)	RATED AMPS (A)	MAX. CONT. AMPS (A)
10 ft / 3 m	NEMA 5-15P	1/N/PE	50/60	100-120	15	12

<p>Dimensions in mm</p>	Allgemeintoleranzen General tolerances		Oberfläche Finish		Werkstoff / Material		Gewicht: Weight: -
	-		-		-		Bezeichnung / Description Basic, Vertical, 15A, 120V, (14)5-15R
	Drawn	01/05/18	Name		VP9567		
	Checked	-	-				
Approved	-	-		Zeichnungs-Nr. / Drawing no.	Maßstab Scale 1:2		
Rev.	Change	Date	Name	Verwendet in / Used in		Blatt/Sheet 1/1	

