 



Disclosure and photocopying of this document, exploitation and communication of its contents are not permitted, unless permission is expressly granted. All rights are reserved.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwendung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Alle Rechte vorbehalten.

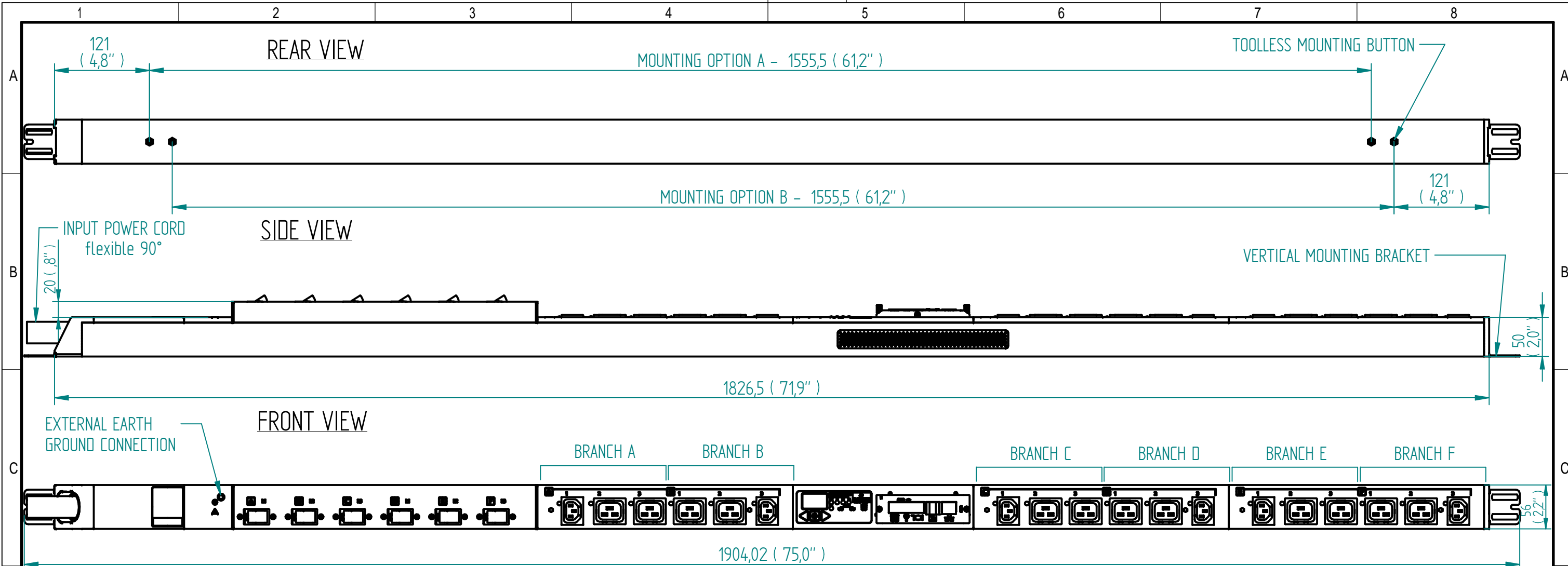

OUTPUT POWER

| BRANCH | PHASE | RECEPTACLE TYPE (QUANTITY) | VOLTAGE (V) | MAX. CONTINUOUS AMPS (A) | |
|--------|-------|----------------------------|-------------|--------------------------|------------|
| | | | | PER RECEPTACLE | PER BRANCH |
| A | L1-L2 | 1xC13, 2xC19 | 200-240 | 12/16 | 16 |
| B | L2-L3 | 1xC13, 2xC19 | 200-240 | 12/16 | 16 |
| C | L3-L1 | 1xC13, 2xC19 | 200-240 | 12/16 | 16 |
| D | L1-L2 | 1xC13, 2xC19 | 200-240 | 12/16 | 16 |
| E | L2-L3 | 1xC13, 2xC19 | 200-240 | 12/16 | 16 |
| F | L3-L1 | 1xC13, 2xC19 | 200-240 | 12/16 | 16 |

INPUT POWER

| INPUT CORD | INPUT PLUG | WIRE COUNT | FREQUENCY (Hz) | VOLTAGE (V) | RATED AMPS (A) | MAX. CONT. AMPS (A) |
|-------------|------------|------------|----------------|-------------|----------------|---------------------|
| 10 ft / 3 m | IEC 60309 | 3/PE | 50/60 | 200-240 | 60 | 48 |

| METERING PARAMETER | MEASUREMENT ACCURACY |
|--------------------|--|
| VOLTAGE | ±1 % + 0.1 VAC |
| CURRENT | ±1.5 % + 0.01 A FROM 1 % TO 10 % OF UNIT RATING; ±1 % FROM >10 % TO 125 % OF UNIT RATING |

RoHS COMPLIANT

AGENCY COMPLIANCE:
 - UL certification: UL 60950-1 (2nd), CSA C22.2 No. 60950-1-07
 - FCC certification
 - CB certification: IEC 60950-1 (2nd)

ENVIRONMENTAL RATING:
 OPERATING TEMPERATURE: 5 °C - 60 °C (41 °F - 140 °F) NON-CONDENSING, NON-CORROSIVE, 10 % - 90 % RH
 STORAGE TEMPERATURE: -20 °C - 85 °C (-4 °F - 185 °F)
 MAX. OPERATING ALTITUDE: 2000 m

- NOTES:**
- UNIT DIMENSIONS: 1826.5 mm (71.9") H x 50 mm (2.0") D x 56 mm (2.2") W
 - UNIT WEIGHT: 4 kg / 8.8 lbs
 - SHIPPING DIMENSIONS: 2017 mm (79.4") H x 297 mm (11.7") D x 176 mm (7.0") W
 - SHIPPING WEIGHT: 6.8 kg / 15 lbs
 - (2) MOUNTING BUTTONS AND (2) MOUNTING BRACKETS SUPPLIED WITH EACH UNIT. EITHER OPTION CAN BE USED TO MOUNT THE PDU.

| | | | | | |
|-------------------------|---|------------|----------------------|--|-----------------------|
| <p>Dimensions in mm</p> | Allgemeintoleranzen General tolerances | | Oberfläche Finish | Werkstoff / Material | Gewicht: Weight: - |
| | - | | - | - | - |
| Rev. | Change | Date | Name | Bezeichnung / Description MPH2-NCV_3P4W-60A_6N-120 Input and Branch Metered + Outlet Switched | |
| B | 18131 | 02.06.2017 | Petrú | Zeichnungs-Nr. / Drawing no. MPHC1325 | |
| | | | | Maßstab Scale 1:5 | |
| | | | | Verwendet in / Used in - | |
| | | | | Blatt/Sheet 1/1 | |