

19"-Fachboden fest / verstellbar

19" Shelf Fixed / Adjustable


Montageanleitung / Assembly Instructions



1




Fachboden fest

- Fachboden einhängen und fixieren.

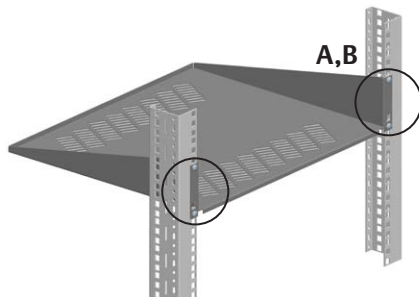

Shelf Fixed

- Hang the shelf and fix it.

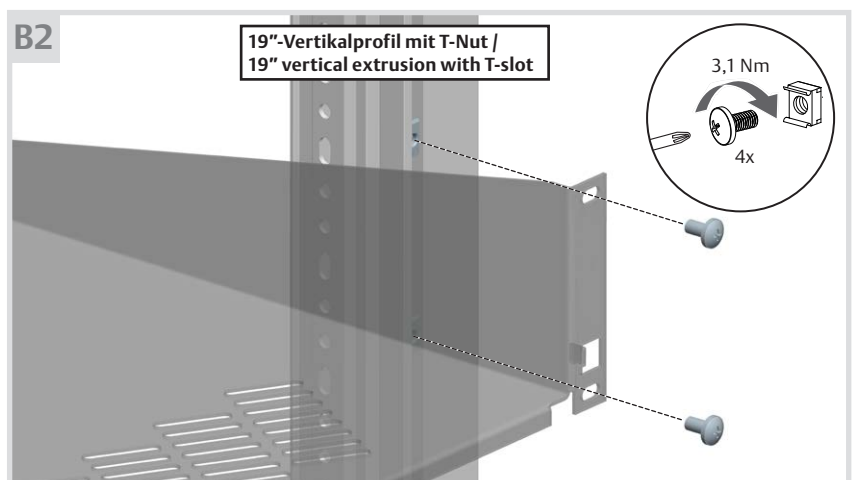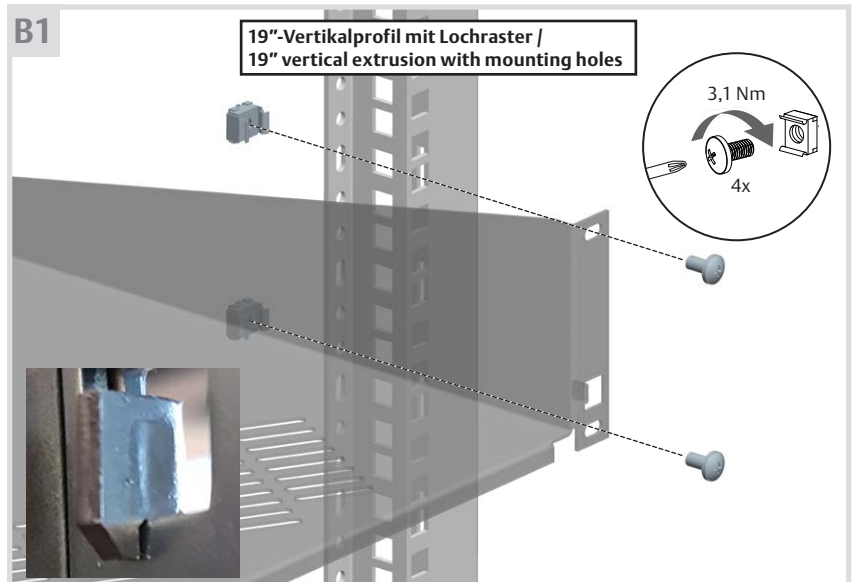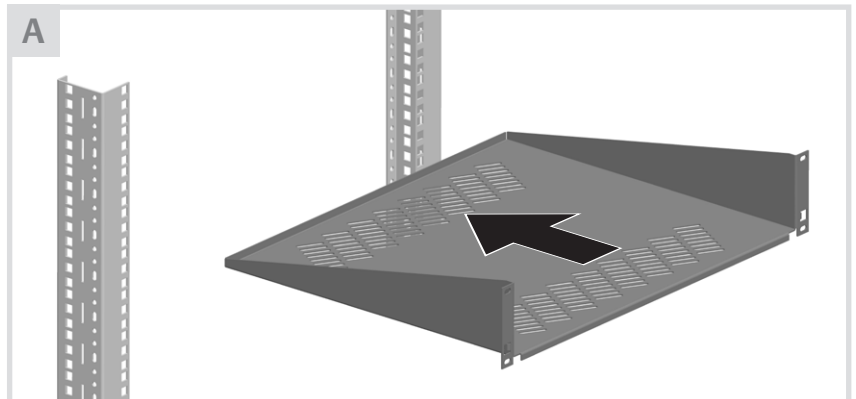

Achtung!
Alle Schrauben nach Drehmomentangabe prüfen!

Attention!
Make sure all screws have been tightened according to torque specification!

Maximale Belastung

Maximum load




Gefahr!
Maximale Belastbarkeit beachten: 200 N.

Danger!
Note the maximum load: 200 N.

2



Fachboden verstellbar

- Befestigungswinkel am Boden montieren.

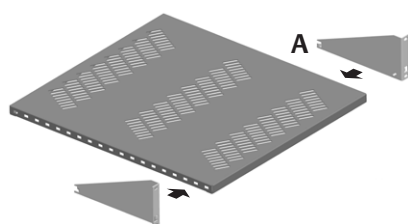


Shelf Adjustable



- Mount brackets on the shelf.

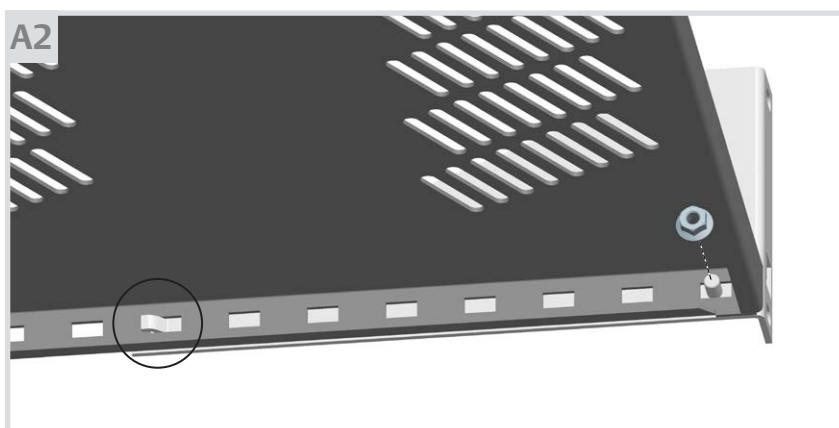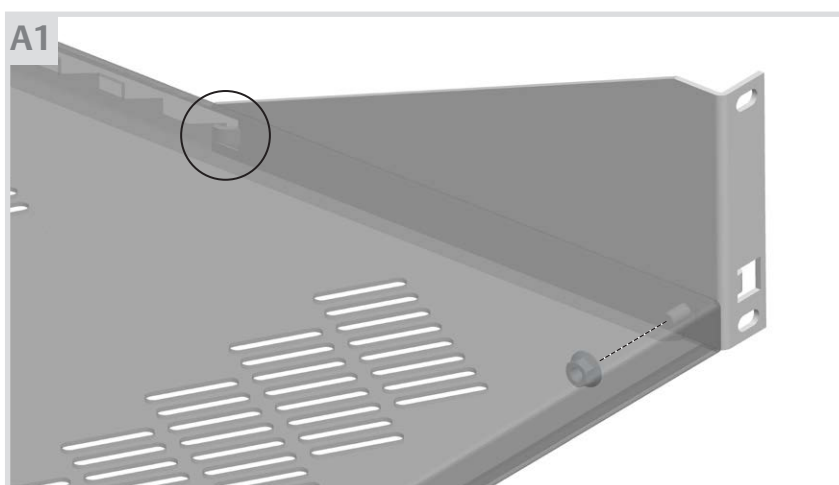

- Fachboden an 19"-Profile befestigen.

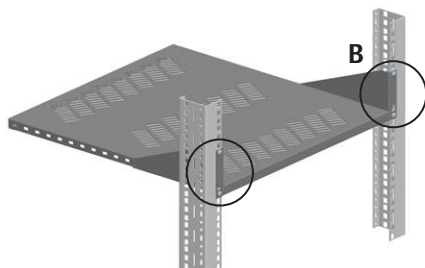

- Attach the shelf to 19" extrusions.

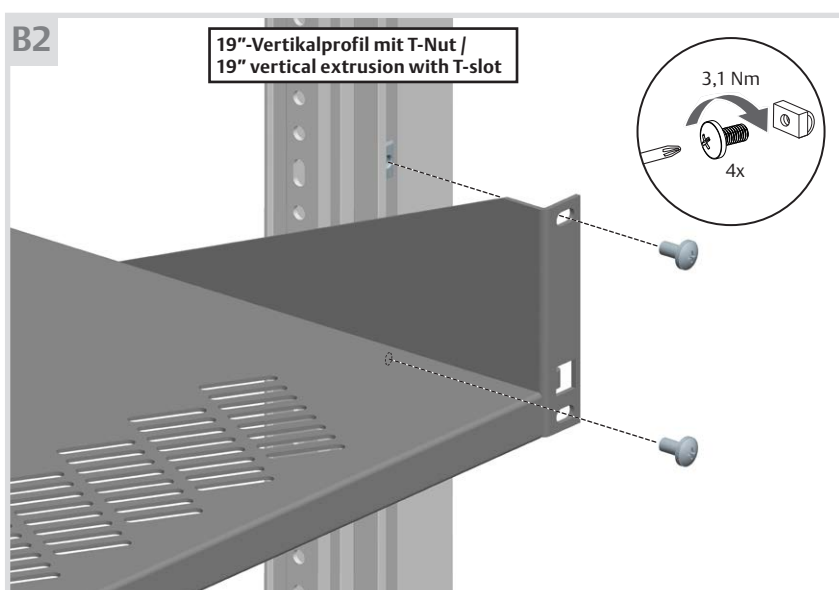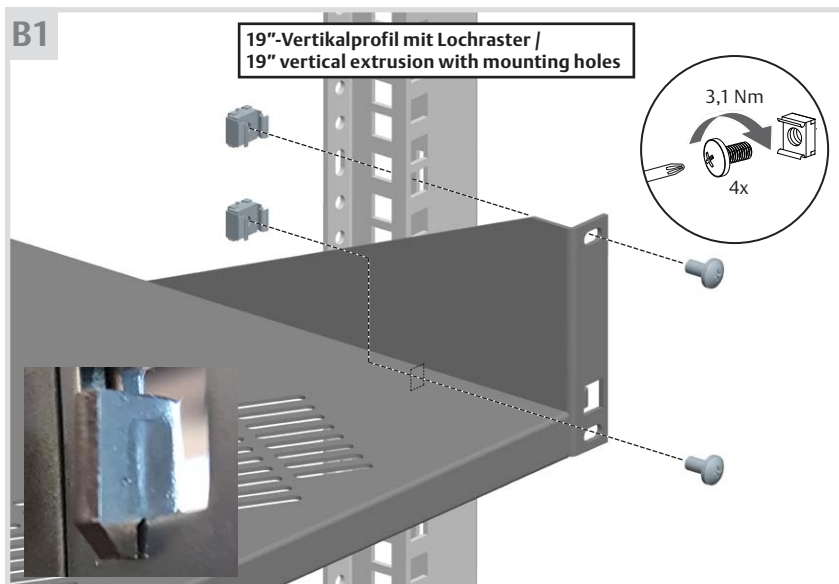

Achtung!
Alle Schrauben nach Drehmomentangabe prüfen!

Attention!
Make sure all screws have been tightened according to torque specification!

Maximale Belastung

Maximum load



Gefahr!
Maximale Belastbarkeit beachten: 200 N.

Danger!
Note the maximum load: 200 N.